


VA60W

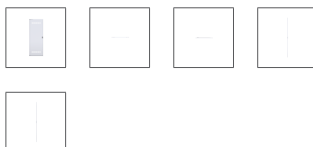

volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA60xx, 5-rzędowe, plastikowe wentylowane

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	740 mm
Szerokość	285 mm
Głębokość	22 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi skrzydłowe
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Metal
Obróbka	Malowany proszkowo

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba rzędów	5
---------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak