


VA60W

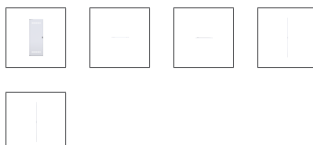

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	740 mm
Šířka	285 mm
Hloubka	22 mm

##### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Počet zámků	0

##### Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Kov
Povrch	Práškové lakování

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

##### Vybavení

Počet řad v rozvaděči	5
-----------------------	---

##### Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

##### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano