


VA60V

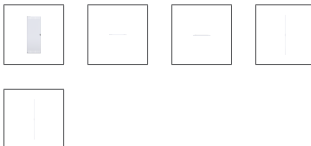

Tür, volta, APV, 5-reihig, Stahlblech, geschlitzt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	740 mm
Breite	285 mm
Tiefe	22 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Anzahl der Schlösser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Schnappverschluss

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja