


VA60V

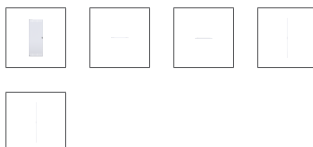

**volta Drzwi do natynkowych rozdzielnic VA60xx, 5- rzędowe, stalowe wentylowane**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	740 mm
Szerokość	285 mm
Głębokość	22 mm

**Pokrywa, drzwi**

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi skrzydłowe
Liczba zamków	0

**Materiały**

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Metal
Obróbka	Malowany proszkowo

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

**Sprzęt**

Liczba rzędów	5
---------------	---

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak