 





VA60V

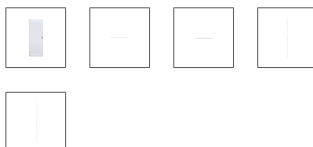

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	740 mm
Šířka	285 mm
Hloubka	22 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Kov
Povrch	Práškové lakování

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	5
-----------------------	---

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano