




EE804

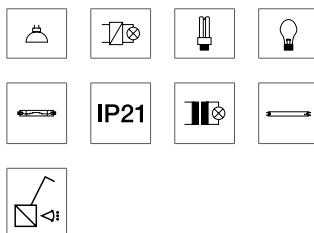

#### Bewegungsmelder 360° Aufbau mit potentialfreiem Schließerkontakt

##### Technische Eigenschaften

###### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

###### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

###### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

###### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

###### Abmessungen

Breite	105,50 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

###### Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21
--------------------------------	------

###### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

###### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Montage Auf UP-Dose möglich Für Deckenmontage

###### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja