


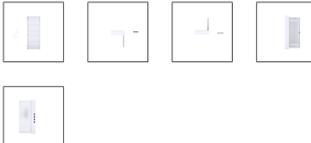

VA60WWH



Щит 5-рядний для ММ-обладнання, з/у з пластиковими дверями, VOLTA

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Обладнання

Кількість рейок 0

Кількість рядів щита 5

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Ні

Емність

Кількість модулів 60

Кількість півмодулів терміналів на рейці 0

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 765 mm

Ширина 305 mm

Глибина 96,50 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 12

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Матеріали

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Матеріал монтажної пластини Акрилонітрilstирил акрилат (ASA)
Полікарбонат (PC)

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Ні

Має монтажну пластину Так

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Ні

Безпека

Клас захисту Клас ізоляції II

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP30

Тип блокування Замикається на замок
Без замка

Випробування розжареним дротом 650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS

Так