


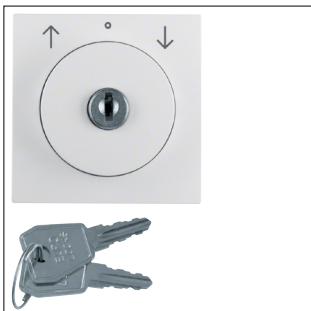

10831909

**S.1/B.x - bot.rot. chave estores, brc mt**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tipo de órgão de comando | Chave |
|--------------------------|-------|

**Materiais**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cor        | Branco            |
| Código RAL | 9010              |
| Acabamento | Brilhante<br>Mate |
| Material   | Termoplástico     |
| Tratamento | Sem tratamento    |

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 56 mm |
| Largura      | 56 mm |
| Profundidade | 20 mm |

**Conectividade**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Índice de proteção**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

**Textos**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Impressão          | Com gravação              |
| Modo de instalação | Para fixação por parafuso |

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|