


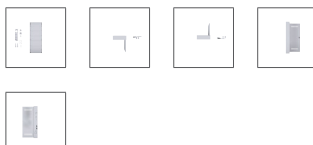

VA603WWH



### Technické vlastnosti

#### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### Instalace, montáž

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne               |
| Montáž                      | Montáž na omítku |

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

#### Vybavení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt               | 3   |
| Počet řad v rozvaděči    | 5   |
| Zámek                    | Ne  |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

#### Kapacita

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Počet modulů                                 | 36 |
| Počet polovičních modulových svorek na liště | 72 |

#### Funkce

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

#### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 765 mm   |
| Šířka   | 305 mm   |
| Hloubka | 96,50 mm |

#### Kryt, dveře

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
| Počet zámků           | 0 |

#### Rozměry

|                      |    |
|----------------------|----|
| Počet jednotek šířky | 12 |
|----------------------|----|

#### Kryt, dveře

|                      |    |
|----------------------|----|
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
|----------------------|----|

#### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

#### Materiál

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kód RAL                 | 9010                                                   |
| Barva                   | Bílá                                                   |
| Materiál montážní desky | Akrylonitril-styren-akrylát (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |

#### Vybavení

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska            | Ano |

#### Materiál

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ne |
|--------------------------------------|----|

#### Bezpečnost

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Třída izolace        | Třída izolace II                 |
| Stupeň krytí IP      | IP30                             |
| Typ uzamčení         | Zámek na zacvaknutí<br>Bez zámků |
| Test žhavicím drátem | 650 °C                           |

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|