




EE851

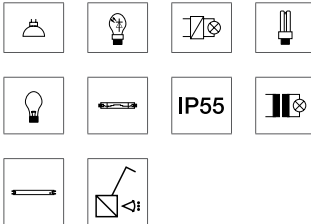

**Außenbewegungsmelder Komfort 140° IP55 anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	140 - 140
Erfassungswinkel horizontal	140 - 140

**Einstellungen**

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
----------------------------------	--------------

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

**Einstellungen**

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
-------------------------------------	----

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Breite	91 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	2 - 4 m

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Anwesenheitssimulation Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%
---------------------	-----------------

**Reichweite**

Max. Reichweite frontal	16 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m