




85020100

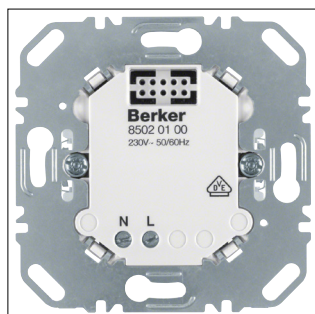

B.x/K.x/Q.x/R.x KNX RF Mechanizm zasilaający do nasadek aplikacyjnych

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów
Połączenie śrubowe

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 22 mm

Materiały

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak