




85422100

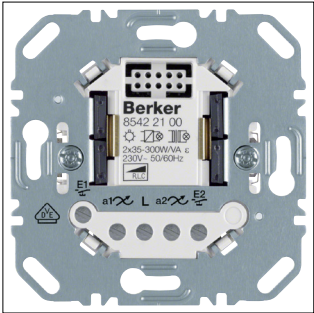

Universal Tasterdimmer 2fach 2-Draht

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	33,20 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Texte

Dimmprinzip	Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren) Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----