




85122200

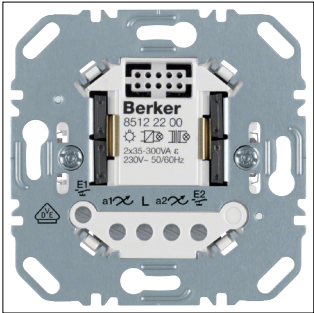

Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 12 - 40 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Texte

Dimmprinzip Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)

Nebenstelleneingang Mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja