




FB24SE

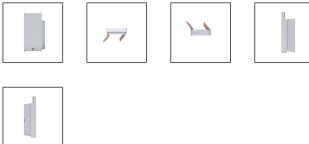

Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 1148 x 349 mm, 90 min

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	2048 mm
Largeur	1148 mm
Profondeur	349 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	70 mm

#### Sécurité

Classe de résistance au feu	EI90
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Équipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

#### Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué
Matière	Laine minérale

#### Équipement

Nombre rangées	12
----------------	----

#### Matière

Finition	Mat
----------	-----

#### Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

#### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui