




FB23SE

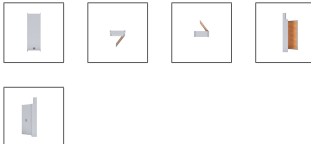

Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 90 min

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	2048 mm
Largeur	898 mm
Profondeur	349 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	70 mm

**Sécurité**

Classe de résistance au feu	EI90
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6

**Installation, montage**

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué
Matière	Laine minérale

**Équipement**

Nombre rangées	12
----------------	----

**Matière**

Finition	Mat
----------	-----

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui