




FB72SE

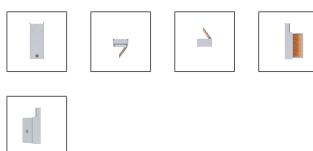

Brandschutzschrank, univers, 1198 x 648 x 349 mm, 90 Minuten

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 1198 mm |
| Breite | 648 mm |
| Tiefe | 349 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 70 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Feuerwiderstandsklasse | EI90 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schließungstyp | Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Lackiert |
| Werkstoff | Steinwolle |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 7 |
|---------------|---|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |