




FB24LE

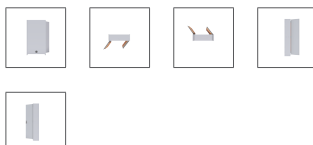

**Obudowa stojąca ogniodoporna EI30/F30/E30/I30, 2048x1148mm**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	2048 mm
Szerokość	1148 mm
Głębokość	349 mm
Grubość ścianki bocznej	70 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa odporności ogniowej	EI30
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzej	8

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Lakierowany
Materiał	Wełna mineralna

**Sprzęt**

Liczba rzędów	12
---------------	----

**Materiały**

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak