


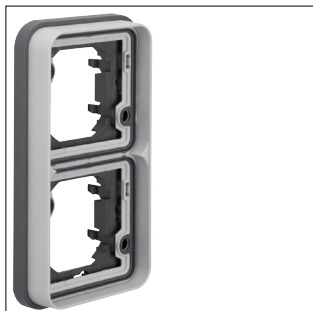

13293515

Afdekraam voor inbouwmontage 2-v vert. berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	2
Aantal modules	2

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	154 mm
Diepte	38 mm
Aantal eenheden horizontaal	1
Aantal eenheden verticaal	2

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging Met montage-adapter en afdichting Voor inbouw- en hollewandmontage Voor verticale montage
--------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja