


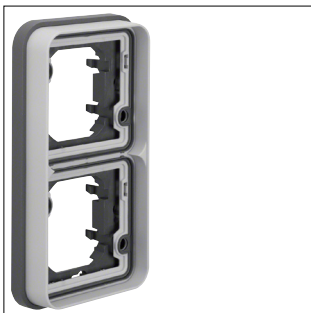

13293515

#### Technické vlastnosti

##### Kapacita

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet skupin spínačů | 2 |
| Počet modulů         | 2 |

##### Materiál

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Šedá       |
| Kód RAL          | 7035       |
| Povrchová úprava | Matná      |
| Materiál         | Termoplast |
| Povrch           | Neošetřený |

##### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 83 mm  |
| Šířka   | 154 mm |
| Hloubka | 38 mm  |

##### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

##### Instalace, montáž

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montážní/připojovací poloha | Vertikální |
|-----------------------------|------------|

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

##### Texty

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Způsob montáže | S upevněním sponami/šrouby<br>S montážním adaptérem a těsněním<br>Pro montáž pod omítku a do dutých příček<br>Pro svislou montáž |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |