



B11539



#### Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 bianco FMPB20

##### Caratteristiche tecniche

###### Serie

Diametro	20 mm
Lunghezza	100000 mm

###### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Colore	Bianco
Resistente agli ultravioletti	No

###### Equipaggiamento

Con tiracavo	No
--------------	----

###### Installazione, montaggio

È rivestito internamente di lubrificante	No
------------------------------------------	----

###### Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	3 (medio, 750 N)
------------------------------------------	------------------

###### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +60 °C
-------------------------	-------------

###### Protezione


Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C
-----------------------------------------------	--------

###### Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

##### Illustrazioni | Disegni

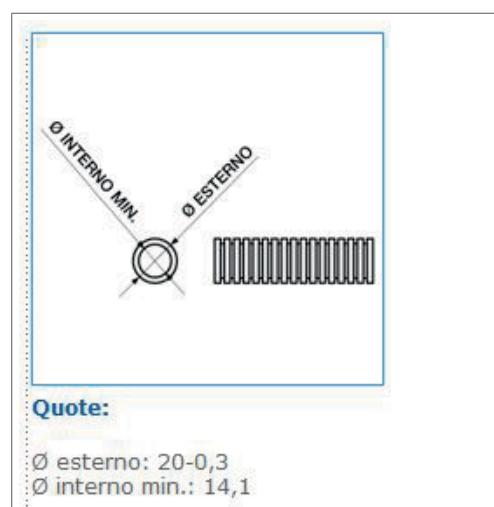

###### Quote:

Ø esterno: 20-0,3  
Ø interno min.: 14,1