


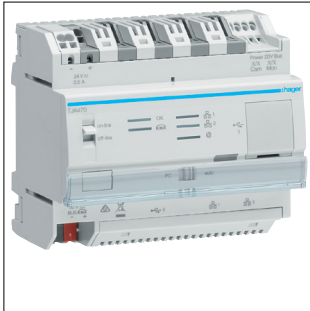

TJA470



IK04

IP20

domovea expert mit easy, IoT und Access Gate

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC

Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Mehrfach-Schnittstellen
---	-------------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6
-----------------------------	---

Texte

Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
Funktion	Lokal- und Fernverbindung der Außenstation mit IP-Endgeräten wie z. B. Smartphone und Tablet
Kodierung	Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----