


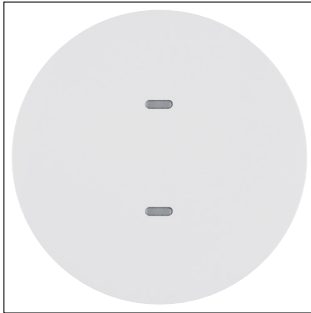

80161869



Drukknop opzetmod. 1-v, R polarwit

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Funcities

Met kamerthermostaat Nee

Afmetingen

Diepte 17 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 2

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitschakelen van de meetwaarde via object