




TGA200

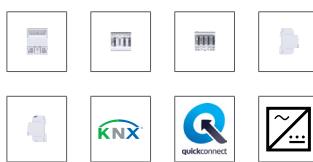

## Spannungsversorgung 24 V DC 1A

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	1000 mA
Ausgangsstrom 1	1 A

#### Funktionen

Ausgangsspannung geregelt	Ja
---------------------------	----

#### Leistung

Stromaufnahme	150 mA
---------------	--------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Leistung

Leistungsaufnahme standby	0,20 W
---------------------------	--------

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

#### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Spannung

Ausgangsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

#### Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	72 mm
Tiefe	64 mm

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----