




TGA200

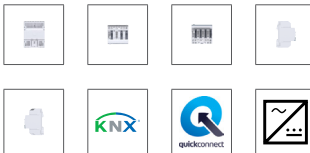

**Spannungsversorgung 24 V DC 1A**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom	1000 mA
Ausgangsstrom 1	1 A

**Funktionen**

Ausgangsspannung geregelt	Ja
---------------------------	----

**Leistung**

Stromaufnahme	150 mA
---------------	--------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby	0,20 W
---------------------------	--------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

**Kapazität**

Anzahl Module	4
---------------	---

**Spannung**

Ausgangsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

**Abmessungen**

Höhe	90 mm
Breite	72 mm
Tiefe	64 mm

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----