




EEN100

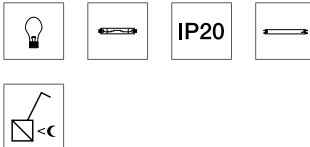

**Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003**

**Technische Eigenschaften**

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  230 - 230 V

**Einstellungen**

Einschaltverzögerungszeit 60 s

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - +45 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - +70 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Texte**

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene  
Aufbaufühler für Wand- und Deckenmontage

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Abmessungen**

Höhe 83 mm

Breite 17.80 mm

Tiefe 65 mm

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja