




EEN100

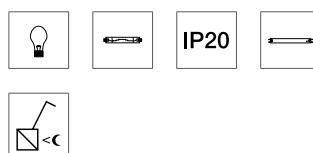

Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
-------------------------------	-------------

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit	60 s
---------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-25 - +70 °C
----------------------------	--------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 6 mm ²
---	-------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm ²
---	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene Aufbaufühler für Wand- und Deckenmontage
------------	--

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Abmessungen

Höhe	83 mm
------	-------

Breite	17,80 mm
--------	----------

Tiefe	65 mm
-------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----