




EE883

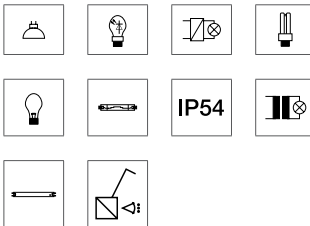

**Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

**Einstellungen**

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	2 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Breite	123 mm
Empfohlene Montagehöhe	2.50 - 2.50 m

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
--------------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP54
--------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

**Texte**

Funktion	Parallelschaltung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart	Für Deckenmontage

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----