




EE883

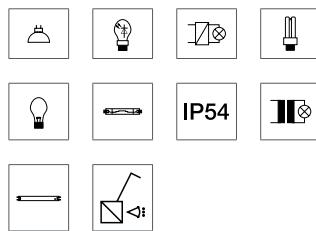

### Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off

#### Technische Eigenschaften

##### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

##### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

#### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	2 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Abmessungen

Breite	123 mm
Empfohlene Montagehöhe	2.50 - 2.50 m

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
--------------------	-------------

#### Werkstoff

Farbe	Weiss
Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP54
--------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

#### Texte

Funktion	Parallelschaltung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart	Für Deckenmontage

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----