


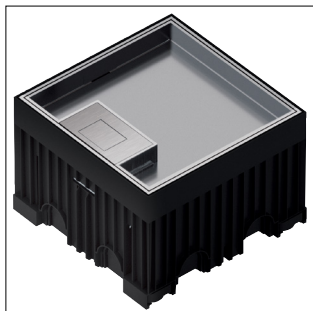

UDKQ02E15

UD-Zuhause mini Set mit bestückter Edelstahlkassette Q02 LE m. Belagstiefe 15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	100 mm
Einbaubreite	144 mm
Einbaulänge	147 mm
Länge	140 mm
Breite	140 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	15 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q02
--------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl Polyamid (PA)
-----------	----------------------------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
---	------

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Edelstahl
------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Lose
------------------	------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Form

Form	Vierkant
------	----------

Texte

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	8
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	2

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Gerätebecher	2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

