


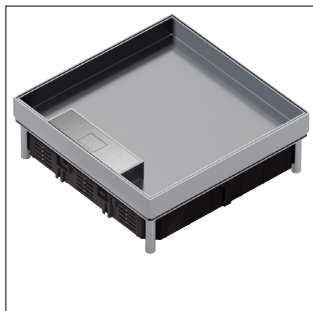

EKQ120LE25

Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 105 mm

Einbaulänge 244 mm

Einbaubreite 244 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 105 - 292 mm

Nenngröße 244 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q12

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP30

Abbildungen | Zeichnungen

