


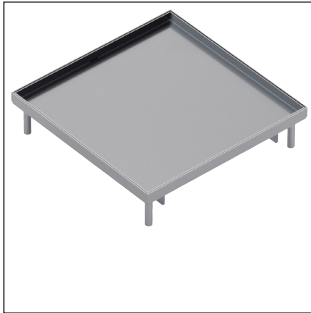

EKQ160BL15

Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

Vorm

Vorm Kwadraatvorm

Afmetingen

Inbouwdiepte 95 mm

Inbouwlengthe 320 mm

Inbouwbreedte 320 mm

Hoogte 77 mm

Nivelleerbereik 95 - 282 mm

Nominale grootte 320 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) Q16

Afmetingen

Dikte van tapijt uitsparing 15 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes Ja

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) 5 kN

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak 3 kN

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten 16

Aantal outlets 4

Aantal leidinguitlaten 0

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer Ja

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

Instructies

Onderhoud van vloer Nat

Materiaal

Materiaal RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK IK10

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand IP54

Afbeeldingen | tekeningen

