


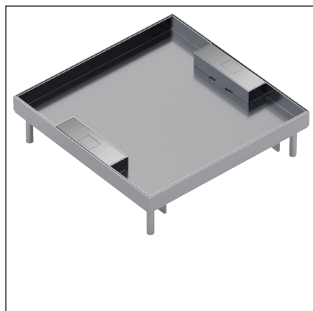

EKQ160LE25

Nivel. Edelstahlkassette Q16 mit Leitungsauslass für 16x45er Module Belag T=25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	320 mm
Einbaubreite	320 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	105 - 292 mm
Nenngröße	320 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q16

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	16
Anzahl der Gerätebecher	4
Anzahl der Leitungsauslässe	2

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

