


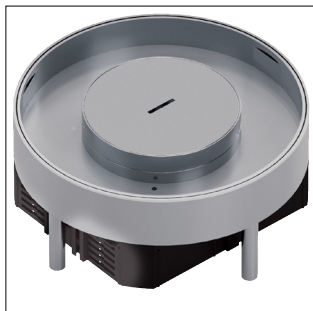

EKSR060TM25

Cassette inox R06 TM hauteur interne 25mm, 20kN

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol	Oui
---------------------------------------	-----

Forme

Forme	Rond
-------	------

Dimensions

Profondeur de montage	120 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Hauteur	97 mm
Plage de nivellement	120 - 216 mm
Taille nominale	215 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	R06
--	-----

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement	25 mm
--	-------

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	20 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Type de sortie de câble	Tube

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

Notice

Entretien du sol	Mouillé
------------------	---------

Matière

Couleur sortie de conduit	Argent
Matière	Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP54

Fiche technique du produit

EKSR060TM25

Illustrations | dessins

