




6765778989

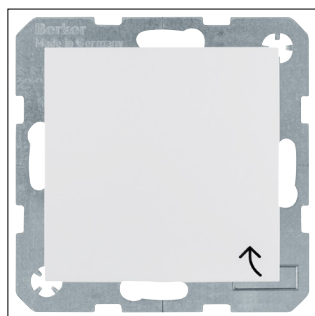

Presa con spinotto di terra e coperchio Serie S.1/B.3/B.7 IP44 bianco pol. luc.

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 - 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 41,60 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Si

Con spinotto di protezione rotondo Si

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK02

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Testo

Stampa Con stampa

Custodia Piastra centrale

Testo

Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

BERKER S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si