


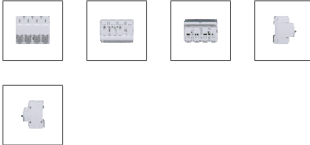

HTG411H



**Web server Agardio Manager 6M**

**Caratteristiche tecniche**

**Equipaggiamento**

Web server Si

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

**Connettività**

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale Interfaccia Ethernet

**Potenza**

Potenza assorbita VA 7 VA

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Si

**Serie**

Numero di unità in larghezza 6

**Sostenibilità**

Conformità ROHS Si