 





HTG411H

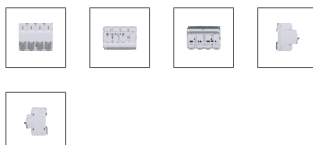

Web server Agardio Manager 6M

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Web server	Si
------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
----------------------	-----------

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
-----------------------------------	-----------------------------

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia Ethernet
--	----------------------

Potenza

Potenza assorbita VA	7 VA
----------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Serie

Numero di unità in larghezza	6
------------------------------	---

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----