


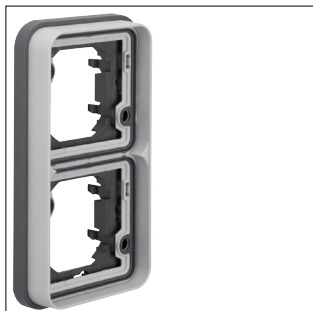

WNA408

## cubyko inbouw kader dubbel verticaal grijs IP55

### Technische karakteristieken

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 2 |
| Aantal modules | 2 |

#### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Grijs       |
| RAL-kleur              | 7035        |
| Afwerking oppervlakte  | Mat         |
| Materiaal              | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Hoogte                      | 83 mm  |
| Breedte                     | 154 mm |
| Diepte                      | 38 mm  |
| Aantal eenheden horizontaal | 1      |
| Aantal eenheden verticaal   | 2      |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Installatie, montage

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

#### Teksten

|              |                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Met klem-/schroefbevestiging<br>Met montage-adapter en afdichting<br>Voor inbouw- en hollewandmontage<br>Voor verticale montage |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |