


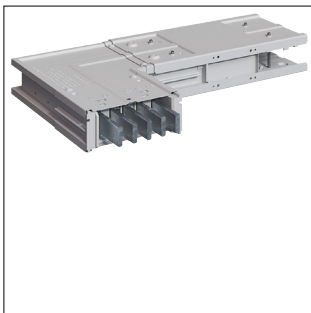

KEM34S04G4LMF

Unibar M 400A L-element. horizontaal 90° naar links, optie X 0,36...1,25m+hoek

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	400 A
Nominale stroom	400 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	360 mm
Lengte	1250 mm
Afmetingen	68 x 360 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Samenstelling

Type richtingverandering voor railsysteem	L-doos
---	--------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja