


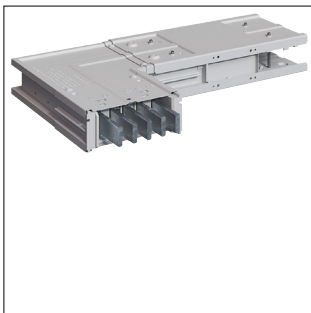

KEM34S01X4LMF

Unibar M 400A L-element. horizontaal 90° naar rechts, optie X 0,36...1,25m

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	400 A
--------------------------	-------

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	0 - 690 V
--------------------------------	-----------

Afmetingen

Lengte	1250 mm
--------	---------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----