


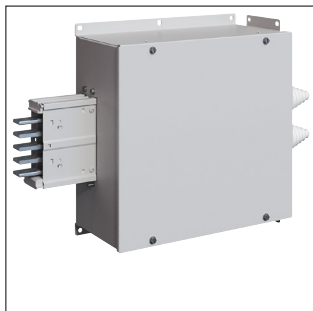

KEM39S52Z0LMF

Unibar M 1000A kabelinvoer element einde + kabeldoos+doorvoer(meeraderige kabel)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	1000 A
Nominale stroom	1000 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	200 mm
Breedte	440 mm
Lengte	913 mm
Afmetingen	200 x 440 mm

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
--	------

Voeding

Positie voeding	Eind
-----------------	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja