


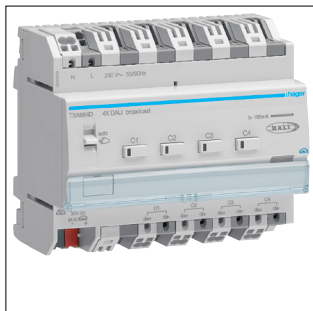

TXA664D



Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32 V
-------------------------	-----------

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	DRA (DIN-skeneadapter)
---------------------------	------------------------

Text

Funktion	"Lär"-läge för driftoptimering av LED- och Lågenergilampor kan aktiveras via KNX-bussen
----------	---

Märkning	Stort märkfält
----------	----------------

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
----------------	------------------------------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----