




EK051

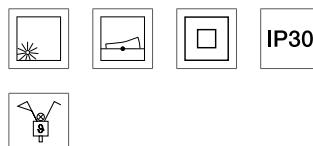

Raumthermostat, Bi-Metall, mit Schliesser-Kontakt und Ein/Aus-Schalter

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%
---------------------	-----------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5 - 35 °C
----------------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt

Abmessungen

Höhe	82 mm
Breite	82 mm

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
Fühlerart	Raumfühler

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Anschluss

Kontaktart	1NO
------------	-----

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Texte

Montageart	Für Aufputzmontage oder Montage Auf Unterputzdosen geeignet
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----