


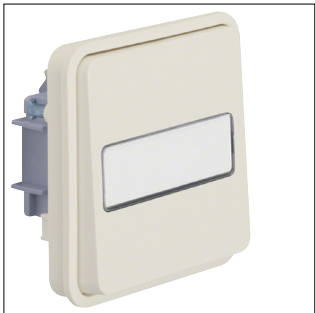

WNA025B

Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	10 A
----------------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla
-------------------------------	-------

Materiales

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

Dimensiones

Altura	80 mm
Anchura	80 mm
Profundidad	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
--------------------------	--------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Iluminación	Con unidad LED azul de 230 V.
Terminal	Borne de conexión de 3 conductores Wago bloqueable para cableado
Tipo de conexión	Con borne N Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Hager cubyko	
--------------	--

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí