


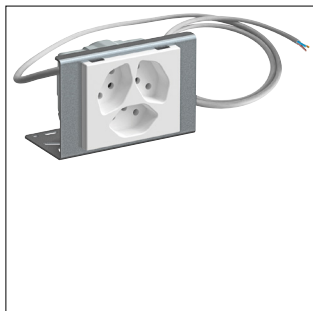

WH37649100D



FLF Gr.1 komplett: 3x T13 +1.5m Kabel +Schutzkappe +Winkel Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiss
-------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Abmessungen

Höhe	62.50 mm
------	----------

Breite	75 mm
--------	-------

Tiefe	89 mm
-------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	49 mm
-----------------------------	-------

Einbautiefe	40 mm
-------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
-----------------------	-----------------------

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²
-------------------	---------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar Klemmbefestigung
------------	-------------------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
---------------------------------	-----------------------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
------------------------------	----

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK02
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / volta Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----