


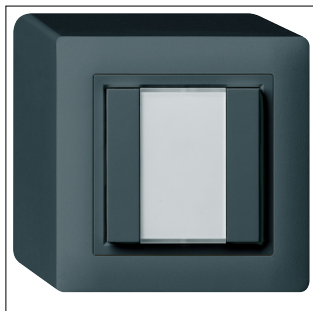

WH23261204Q

kallysto apparent complet: 2x poussoir universel avec LED Anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	0.01 A
------------------------	--------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	2

Matière

Couleur	Anthracite
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	56 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquiescement	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto montage en saillie	
-----------------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----