


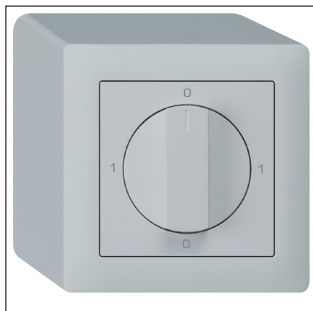

WH23180503Q

**kallysto apparent complet: Interrupteur rotatif S2/1 pôle/ 0-2-0-1/ Gris Clair**

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage En saillie

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Dimensions

Dimensions 88 x 88 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

##### Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui