


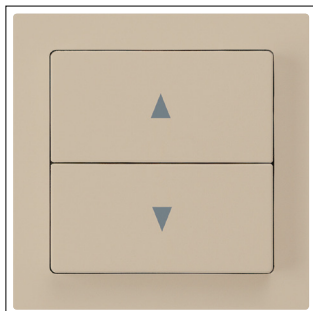

WH20191307H

kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur store / 230VAC Beige

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

#### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Beige      |
| Code RAL              | 1015       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

#### Connectivité

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Type de montage | Fixation par serrage<br>borne à vis |
|-----------------|-------------------------------------|

#### Équipement

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Non |
|--------------------------------------|-----|

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

#### Textes

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Inscription | Avec symbole « Flèches » |
|-------------|--------------------------|

#### Convient pour

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| kallysto encastré / kallysto montage en saillie |
|-------------------------------------------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |