




BKGD300801

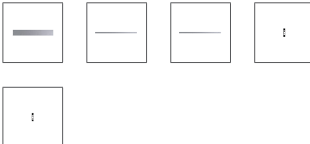

**Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 300x80 mit Länge von 2m**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Breite	300 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	22200 - 22200 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	86
---	----

**Abmessungen**

Mindeststrichhöhe	80 mm
Nivellierbereich	91 - 247 mm

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Abmessungen**

Anzahl der Einbaueinheiten	40
----------------------------	----

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Ausstattung**

Kammeranzahl	3 - 3
Montageart Trennwand	Schnappbefestigung
Mit Trennwand	Ja

**Installation, Montage**

Montageöffnung	Ohne
Oberfläche Seitenwand Boden	Verzinkt

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt

**Funktionen**

Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar	Ja
----------------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Dicke Tür/Deckel	1 mm
------------------	------

**Werkstoff**

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

**Funktionen**

Mit Bodenwanne	Ja
----------------	----

**Abdeckung, Tür**

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

