


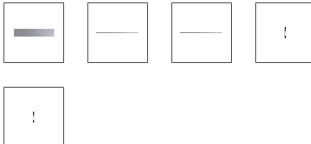

BKG400601



Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60 mit Länge von 2m

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	400 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	21780 - 21780 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	81
---	----

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	60 mm
Nivellierbereich	71 - 227 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Abmessungen

Anzahl der Einbaueinheiten	40
----------------------------	----

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	4 - 4
Montageart Trennwand	Schnappbefestigung
Mit Trennwand	Ja

Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
Oberfläche Seitenwand Boden	Verzinkt

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt

Funktionen

Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar	Ja
----------------------------------	----

Abdeckung, Tür

Dicke Tür/Deckel	1 mm
------------------	------

Werkstoff

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

Funktionen

Mit Bodenwanne	Ja
----------------	----

Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

