


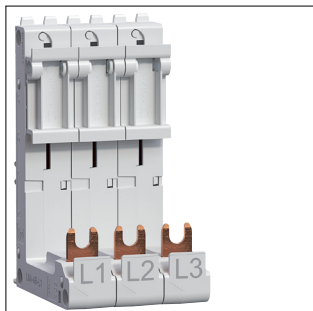

UW-AB-L123

Uniway-Adapter Bi-Connect 80 A, 3P, L1L2L3, 54 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	54 mm
--------	-------

Architektur

Polanzahl	3
Polart	3P

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	690 - 690 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	400 - 690 V

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
----------------------------	-------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

